



HoLR几字型焊接电阻系列规格书

系列号	HoLR
修订日期	2022-06-28
版本号	Ho-A0


规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司几字型焊接采样电阻。

特点 Features

- 功率1-7 瓦 1to7watt
- 精度 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 和 $\pm 5\%$ Tolerance $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ and $\pm 5\%$
- 温度系数TCR: $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ resistance wire TCR $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- 低电感Low Inductance
- 引脚镀锡易于锡焊 Solderable copper leads
- 符合ROHS 要求Lead-free
- 特殊规格可以订做
Special tolerance is available on request

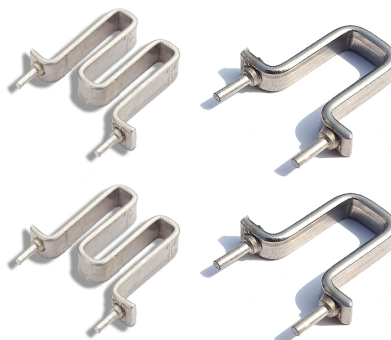

产品名称 Product Name

几字型焊接电阻

产品型号 Product number


Ho	LR	2W	10mR	1%	JZ	10
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	额定功率	阻值	精度	形状	脚距
毫欧电子	几字型 焊接电阻	1W~7W	1mR-100mR	F= $\pm 1\%$ G= $\pm 2\%$ J= $\pm 5\%$	JZ:几字型 M:几字M型	10-30mm

完整参数参照下页表格。



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

几字型焊接电阻常规产品尺寸表

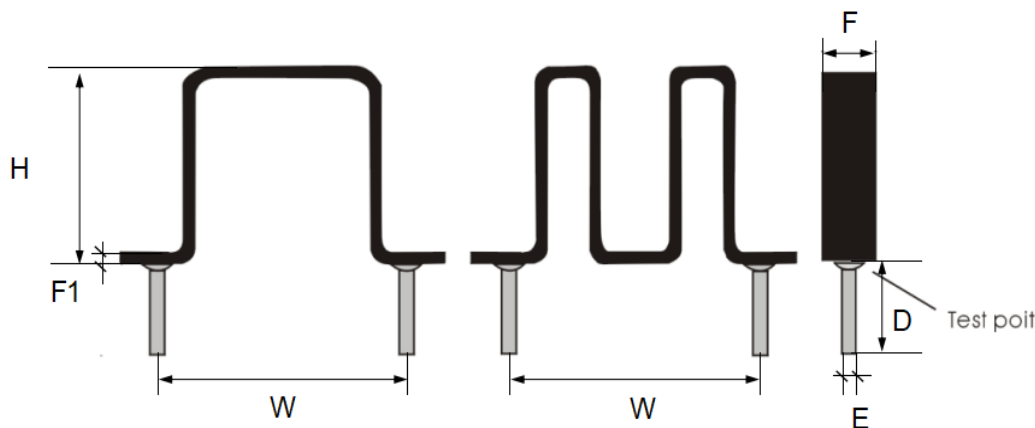


产品型号	产品尺寸/mm							材料	产品料号
	W±0.3 (跨距)	H±2 (标高)	D±0.5 (脚长)	E±0.1 (引脚直径)	F1±0.1 (线厚)	F±0.2 (线宽)			
HoLR-1W-7mR-1%-JZ-20	20	Max7	3.7	0.8	0.7	2.5		康铜	HoC01441
HoLR-1W-100mR-1%-JZ-10	10	32	3.7	0.8	0.31	2.5		镍铬	HoC00362
HoLR-2W-10mR-1%-JZ-10	10	10	3.7	0.8	0.4	3.0		康铜	HoC00374
HoLR-2W-10mR-1%-JZ-10 板高8	10	≤8	3.5	0.8	0.7	3.0		康铜	HoC01156
HoLR-2W-10mR-1%-JZ-10 板高9.5	10	Max9.5	3.7	1.0	1.0	3.1		康铜	HoC00707
HoLR-2W-10mR-1%-M-15	15	Max20	3.7	1.0	1.0	3.0		锰铜	HoC01143
HoLR-2W-12mR-1%-JZ-10	10	9	3.7	0.8	0.7	3.0		镍铬	HoC00524
HoLR-2W-15mR-1%-JZ-10 0.4*3	10	14	4.0	0.8	0.4	3.0		康铜	HoC01620
HoLR-2W-15mR-1%-JZ-10	10	10	4.0	0.8	0.7	2.5		康铜	HoC00523
HoLR-2W-20mR-1%-JZ-8	8	Max7.5	3.5	0.8	0.39	2.5		镍铬	HoC00425
HoLR-2W-20mR-1%-JZ-9	9	Max14	3.7	0.8	0.7	2.5		镍铬	HoC01632
HoLR-2W-20mR-1%-JZ-10	10	6	4.0	0.8	0.39	2.5		镍铬	HoC01403
HoLR-2W-20mR-1%-JZ-15	15	12	4.0	0.8	0.7	2.5		镍铬	HoC01258
HoLR-2W-25mR-0.5%-JZ-10	10	Max14	4.0	0.8	0.48	2.5		镍铬	HoC00680
HoLR-2W-47mR-1%-JZ-10	10	15	4.0	0.8	0.31	2.5		镍铬	HoC00808
HoLR-2W-50mR-1%-JZ-10	10	Max16	4.0	0.8	0.31	2.5		镍铬	HoC00744
HoLR-3W-2mR-1%-JZ-15-0.8 (编带)	15	6	2.0	0.8	1.0	3.3		铜镍	HoC01465
HoLR-3W-3mR-1%-JZ-15	15	12	3.7	1.0	1.0	3.3		铜镍	HoC00360
HoLR-3W-3mR-1%-JZ-10 高度低	10	8	4.0	0.8	1.0	3.3		康铜	HoC00381
HoLR-3W-3mR-1%-JZ-10 高14	10	14.3	3.7	0.8	1.0	3.3		铜镍	HoC00371

备注：以上产品为常规通用款、特殊规格可以定做！

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼

几字型焊接电阻常规产品尺寸表

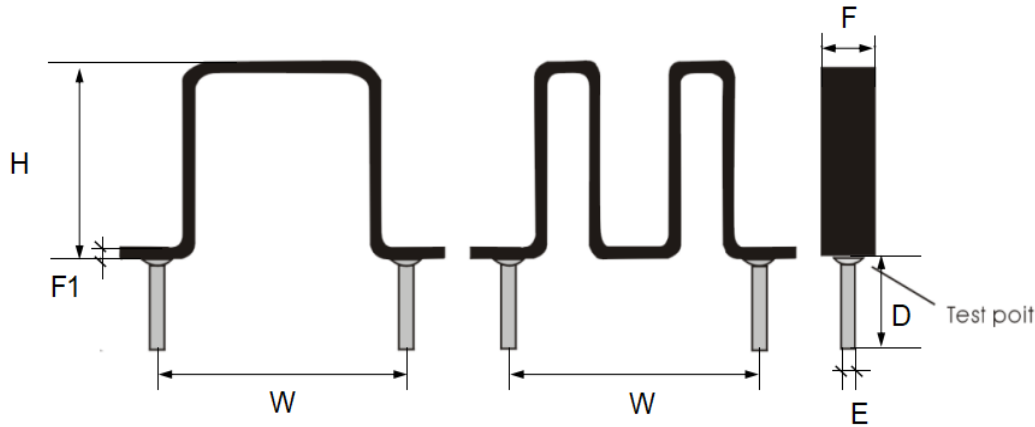


产品型号	产品尺寸/mm						材料	产品料号
	W±0.3 (跨距)	H±2 (标高)	D±0.5 (脚长)	E±0.1 (引脚直径)	F1±0.1 (线厚)	F±0.2 (线宽)		
HoLR-3W-3mR-1%-JZ-10 高7.5	10	Max7.5	3.5	0.8	0.8	3.3	康铜	HoC01163
HoLR-3W-4mR-1%-JZ-10	10	12	4.0	0.8	1.0	3.3	康铜	HoC00344
HoLR-3W-4mR-1%-JZ-10 板高8	10	Max8	3.5	0.8	0.8	3.3	康铜	HoC01594
HoLR-3W-4mR-1%-JZ-20	20	7	4.0	0.8	1.0	3.3	康铜	HoC01343
HoLR-2W-10mR-1%-JZ-10 板高9.5	10	Max9.5	3.7	1.0	1.0	3.1	康铜	HoC00707
HoLR-3W-5mR-1%-JZ-10	10	11	4.0	0.8	0.9	2.9	康铜	HoC00369
HoLR-3W-5mR-1%-JZ-10 高12.5	10	Max9.5	3.5	0.8	0.8	3.3	康铜	HoC01157
HoLR-3W-5mR-1%-JZ-15	15	10	4.0	0.8	1.0	3.0	康铜	HoC00623
HoLR-3W-5.5mR-1%-JZ-15	15	7	4.0	0.8	0.85	2.4	康铜	HoC01340
HoLR-3W-5.5mR-1%-JZ-10	10	9	4.0	0.8	0.85	2.4	康铜	HoC01412
HoLR-3W-6mR-1%-JZ-10	10	10	3.7	0.8	0.85	2.4	康铜	HoC00335
HoLR-3W-6mR-1%-JZ-10-1.0	10	13	4.0	1.0	0.9	2.7	康铜	HoC00615
HoLR-3W-6mR-1%-JZ-15	15	10	4.0	1.0	1.0	3.1	康铜	HoC00624
HoLR-3W-6mR-1%-JZ-10-0.8 板高14	10	14	4.0	0.8	0.8	3.3	镍铬	HoC01311
HoLR-3W-6mR-1%-JZ-7	7	10	4.0	0.8	0.7	2.5	镍铬	HoC01316
HoLR-3W-8mR-1%-JZ-10 高度高	10	17	4.0	0.8	0.9	2.7	康铜	HoC00358
HoLR-3W-8mR-1%-JZ-10 高度低	10	9	3.7	0.8	1.0	3.1	康铜	HoC00343
HoLR-3W-8mR-1%-JZ-10 长脚4.5	10	13.5	4.5	0.8	0.85	3.1	康铜	HoC01548
HoLR-3W-8mR-1%-JZ-10 高度8.5	10	8.5	3.7	0.8	1.0	3.1	康铜	HoC01629
HoLR-3W-8mR-1%-JZ-10-1.0	10	17.5	4.0	1.0	0.9	2.7	康铜	HoC01475

备注：以上产品为常规通用款、特殊规格可以定做！

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼

几字型焊接电阻常规产品尺寸表

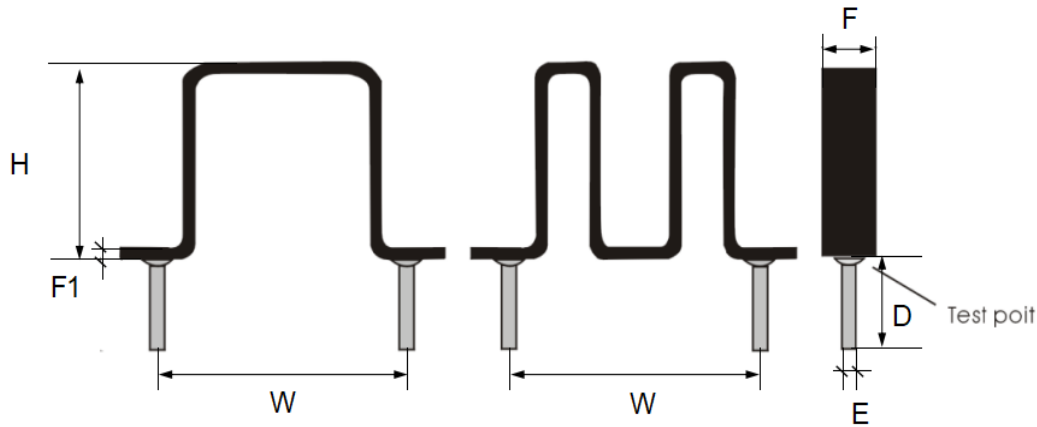


产品型号	产品尺寸/mm						材料	产品料号
	W±0.3 (跨距)	H±2 (标高)	D±0.5 (脚长)	E±0.1 (引脚直径)	F1±0.1 (线厚)	F±0.2 (线宽)		
HoLR-3W-10mR-1%-JZ-10-1.0	10	12	4.0	1.0	1.0	3.1	镍铬	HoC00345
HoLR-3W-10mR-1%-JZ-10 长脚	10	12	4.5	0.8	1.0	3.1	镍铬	HoC00341
HoLR-3W-10mR-1%-JZ-15	15	10	4.0	1.0	1.0	3.1	镍铬	HoC00827
HoLR-3W-10mR-1%-JZ-10-0.8	10	12	3.7	0.8	1.0	3.1	镍铬	HoC01123
HoLR-3W-12mR-1%-JZ-10	10	9	4.0	0.8	0.7	3.0	镍铬	HoC00732
HoLR-3W-15mR-1%-JZ-10	10	10	3.7	0.8	0.7	2.5	镍铬	HoC00369
HoLR-3W-20mR-1%-JZ-10	10	14	4.0	0.8	0.7	2.5	镍铬	HoC00349
HoLR-3W-25mR-1%-JZ-15	15	Max18	3.7	0.8	0.7	2.5	镍铬	HoC00350
HoLR-3W-25mR-1%-JZ-15.5	15.5	15.5	3.7	0.8	0.7	2.5	镍铬	HoC00702
HoLR-3W-30mR-1%-JZ-10	10	14	4.0	0.8	0.5	2.5	镍铬	HoC00376
HoLR-3W-50mR-1%-M-15-1.0	15	Max19	4.0	1.0	0.39	2.5	镍铬	HoC00848
HoLR-3W-50mR-1%-JZ-10-0.3*2.5	10	Max15	4.0	0.8	0.3	2.5	镍铬	HoC01515
HoLR-3W-100mR-1%-JZ-10	10	Max36	3.7	0.8	0.31	2.5	镍铬	HoC00563
HoLR-3W-100mR-1%-M-20	20	Max20	3.7	1.0	0.3	2.5	镍铬	HoC01352
HoLR-4W-6mR-1%-JZ-10-1.0	10	12.5	3.7	1.0	0.9	2.7	康铜	HoC00357
HoLR-4W-6mR-1%-JZ-10-0.8	10	12.8	3.7	0.8	0.9	2.7	康铜	HoC00853
HoLR-5W-2mR-1%-JZ-10	10	6	3.7	1.0	1.0	4.0	康铜	HoC00373
HoLR-5W-3mR-1%-JZ-10 板高14	10	14	3.7	0.8	1.0	3.3	铜镍	HoC00554
HoLR-5W-3mR-1%-JZ-22	22	7.5	3.7	0.8	1.0	3.3	铜镍	HoC01376
HoLR-5W-4mR-1%-JZ-10-1.0	10	12	3.7	1.0	0.9	4.0	康铜	HoC00372

备注：以上产品为常规通用款、特殊规格可以定做！

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼

几字型焊接电阻常规产品尺寸表

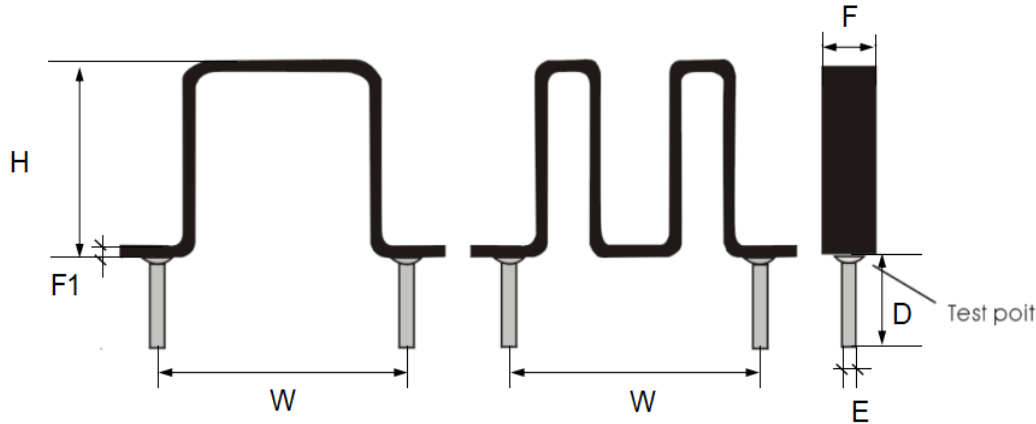


产品型号	产品尺寸/mm							材料	产品料号
	W±0.3 (跨距)	H±2 (标高)	D±0.5 (脚长)	E±0.1 (引脚直径)	F1±0.1 (线厚)	F±0.2 (线宽)			
HoLR-5W-5mR-1%-JZ-10-1.0	10	16	3.7	1.0	0.9	4.0	康铜	HoC00383	
HoLR-5W-5mR-1%-JZ-20	20	Max15.5	4.5	1.0	1.0	4.0	康铜	HoC00363	
HoLR-5W-5mR-1%-JZ-9-1.0	9	Max18	3.7	1.0	0.9	4.0	康铜	HoC00356	
HoLR-5W-6mR-1%-JZ-10-0.8	10	17	4.0	0.8	1.0	3.3	康铜	HoC00361	
HoLR-5W-6mR-1%-JZ-10-0.9*2.7	10	Max16	4.0	0.8	0.9	2.7	康铜	HoC01497	
HoLR-5W-7mR-1%-JZ-10 高度低	10	Max12	4.0	1.0	0.9	4.0	康铜	HoC00632	
HoLR-5W-7mR-1%-JZ-10 高度高	10	Max22	3.7	1.0	0.8	4.0	康铜	HoC01613	
HoLR-5W-7mR-1%-JZ-15	15	18	3.7	1.0	0.8	4.0	康铜	HoC00426	
HoLR-5W-8mR-1%-JZ-10	10	Max13.5	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00633	
HoLR-5W-8mR-1%-JZ-15	15	Max11	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC01193	
HoLR-5W-9mR-1%-JZ-10	15	13	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC01239	
HoLR-5W-10mR-1%-JZ-10	10	14	3.7	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00353	
HoLR-5W-10mR-1%-JZ-20	20	10	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00440	
HoLR-5W-10mR-1%-JZ-15	15	Max14	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00337	
HoLR-5W-10mR-1%-JZ-21	21	Max10	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC01621	
HoLR-5W-12mR-1%-JZ-10-1.0	10	18	3.7	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC01140	
HoLR-5W-15mR-1%-JZ-10	10	21	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00382	
HoLR-5W-15mR-1%-JZ-15	15	20	4.0	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00338	
HoLR-5W-20mR-1%-M-15	15	16	3.7	1.0	0.9	4.0	镍铬	HoC00378	
HoLR-5W-20mR-1%-JZ-10	10	14	3.7	1.0	0.7	2.5	镍铬	HoC00346	

备注：以上产品为常规通用款、特殊规格可以定做！

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼

几字型焊接电阻常规产品尺寸表

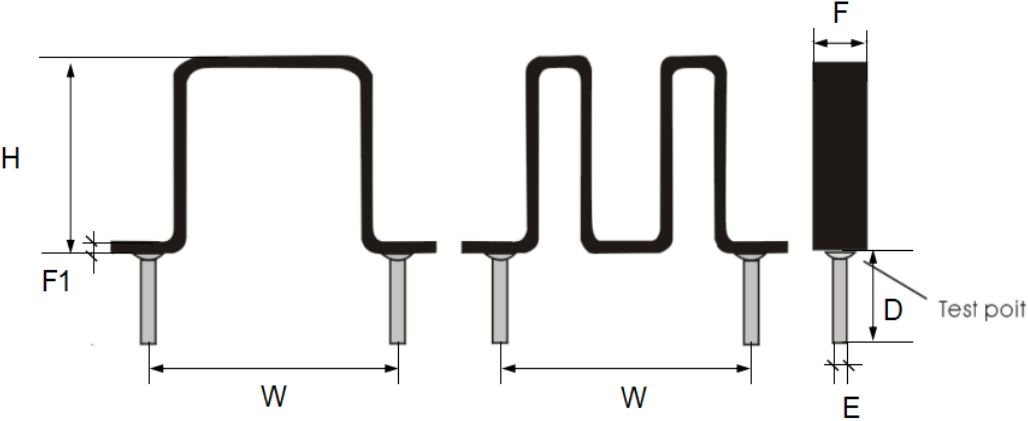								
产品型号	产品尺寸/mm						材料	产品料号
	W±0.3 (跨距)	H±2 (标高)	D±0.5 (脚长)	E±0.1 (引脚直径)	F1±0.1 (线厚)	F±0.2 (线宽)		
HoLR-5W-25mR-1%-M-15-1.0	15	Max17	3.7	1.0	0.8	4.0	镍铬	HoC00881
HoLR-5W-25mR-1%-JZ-15-1.5	15	25	3.5	1.5	0.84	3.3	镍铬	HoC00562
HoLR-5W-30mR-1%-M-15	15	14	3.7	1.0	0.7	3.0	镍铬	HoC00342
HoLR-5W-40mR-1%-M-15-1.0	15	18.5	4.0	1.0	0.7	3.0	镍铬	HoC00364
HoLR-5W-50mR-1%-M-15-1.0	15	24	4.0	1.0	0.7	3.0	镍铬	HoC00355
HoLR-6W-6mR-1%-JZ-10	10	20	4.0	1.0	0.9	4.0	康铜	HoC01252

备注：以上产品为常规通用款、特殊规格可以定做！

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼

 毫欧电阻 毫欧制造	HoLR几字型焊接电阻系列规格书	系列号	HoLR
		修订日期	2022-06-28
		版本号	Ho-A0


■ 产品特点 Features:

点焊工艺，引脚采用纯铜电镀处理，焊接性能良好，脚易于锡焊高可靠性，高过载能力，产品精度高。

使用温度范围较宽无感型设计。

产品符合 ROHS 要求

■ 电气性能Electrical Performance

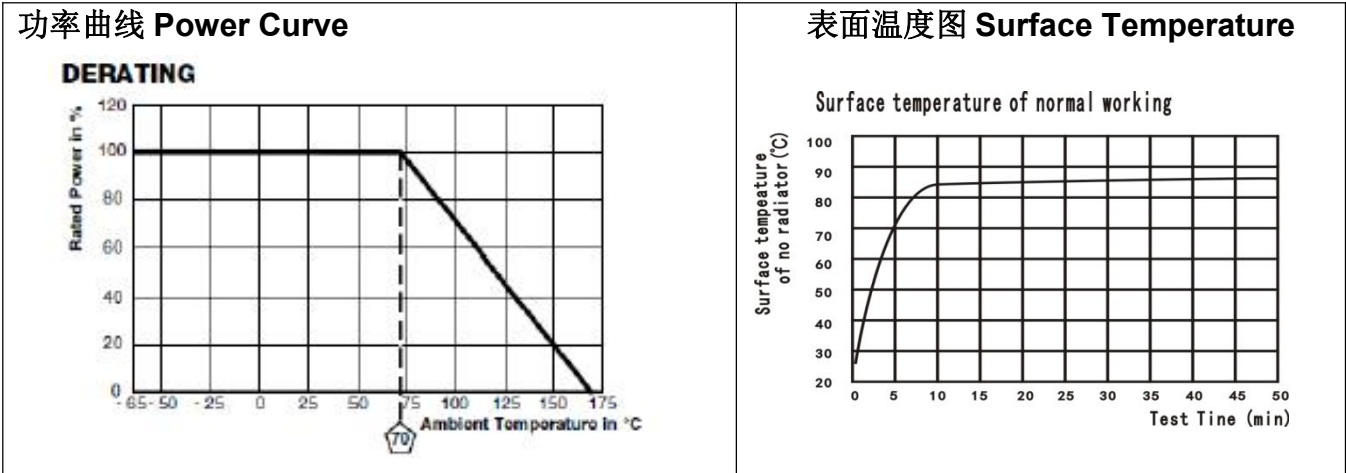

■ 产品应用范围:

电流采样、反馈电路、

低电感电路、大电流脉冲电路

驱动技术、功率电子、

家电控制、汽车电子、通信电源

■ 包装方式 Packing

散装，袋装。每袋 1000pcs 或自定义

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼