

D38999/AS85049 ARKALIK SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

M85049 / 88 - 09 W 03

Parça Numarası

Arkalık Kodu

88- Emi Korumalı Hareketli Arkalık
 88D- Emi Düz Arkalık
 38- Düz Kablo Tutucu Arkalık

Kablo Giriş Boyutu


Kaplama

W-Halk Yeşil Kadmiyum
 N-Elektroliz Nikel Kaplama
 G-Kadmiyum Üzeri Siyah Molykote
 S-Pasive Paslanmaz Çelik

Arkalık Gövde Boyutu



D38999-AS85049/88 EMI HAREKETLİ ARKALIK

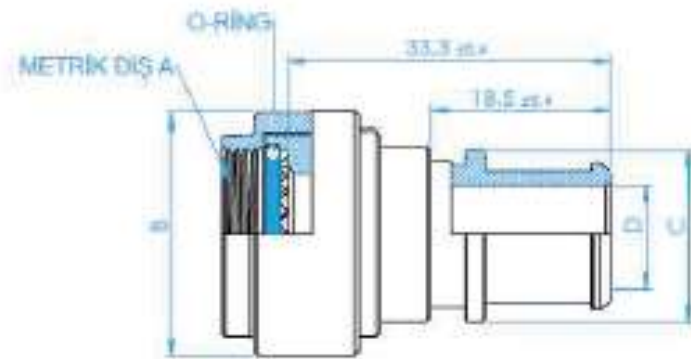

Arkalık Ölçü Tablosu (mm)

Gövde Boyut	A Metrik Diş	ØB ±0.30	ØC ±0.30	ØD ±0.30
9- A	M12 X 1 - 6H	19.00	12.70	6.50
11- B	M15 X 1 - 6H	22.50	14.00	8.00
13- C	M18 X 1 - 6H	25.00	16.00	11.30
15- D	M22 X 1 - 6H	29.50	21.00	14.20
17- E	M25 X 1 - 6H	32.00	24.00	16.00
19- F	M28 X 1 - 6H	35.00	26.70	19.20
21- G	M31 X 1 - 6H	38.00	28.50	20.70
23- H	M34 X 1 - 6H	41.00	32.30	24.00
25- J	M37 X 1 - 6H	44.00	35.50	25.50

Not: Özel kablo giriş çapları için iletişime geçiniz.